

Технический паспорт

Монтажная коробка для розеток CEE тип 71GDCEE,
16 A/32 A

Артикульный номер: 6288635



Встроенная монтажная коробка для установки 3- или 5-полюсной розетки CEE 16 A или 32 A.

Комплектация:

- 1 встроенная монтажная коробка с фронтальной фиксацией, 4-точечным креплением на площади от 52 x 52 мм до 70 x 70 мм
- 1 накладка белого цвета
- 2 расположенных снаружи устройства разгрузки от натяжения для проводов с защитной оболочкой диаметром до 18 мм
- 2 фиксатора для крепления на дне каналов с помощью С-образной рейки



РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	6288635
Тип	71GDCEE
Обозначение 1	Монтажная коробка
Обозначение 2	для устройств CEE
Производитель	OBO
Размер	73x84x117
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	13,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,7869 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Монтажная коробка для розеток CEE тип 71GDCEE,
16 А/32 А

Артикульный номер: 6288635



Размеры

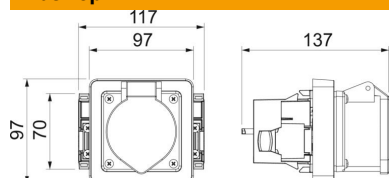

Длина	117 мм
Ширина	84 мм
Высота	73 мм

Технические характеристики

Количество единиц	1
Исполнение	Закрытый
Крепежная дорожка	прочее
Не содержит галогенов	да
С местом подключения	да
Вид монтажа розетки	Передняя часть
Вид монтажа устройства для установки	Привинтить
Возможность разгрузки от усилий натяжения	да