

Технический паспорт

Дистанционная крепежная скоба для кабеля и труб, тип 732, с резьбой V4A

Артикульный номер: 1360658



с резьбой M6.



A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1360658
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с резьбовым подключением M6
Производитель	OBO
Размер	16,5-18mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,889 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,1501 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Дистанционная крепежная скоба для кабеля и труб, тип 732, с резьбой V4A

Артикульный номер: 1360658



Размеры

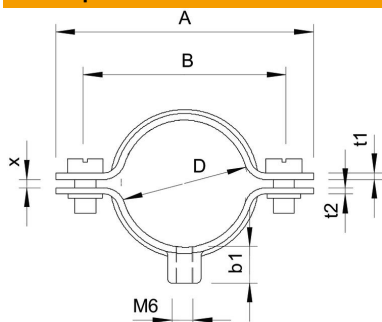

Длина	44 мм
Размер A	44 мм
Размер B	32 мм
Размер b1	9,8 мм
Размер t1 (мм)	1
Размер t2 (мм)	1,25
Размер x	1,5 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	да
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	Закрытый
Вид крепления	Резьбовое соединение
Подходит для зоны противопожарной безопасности	да
Размер	PG11
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	M6 мм
Прочность материала	1 мм
Винт	M5 x 12
Диапазон зажима D макс.	18 мм
Диапазон зажима D мин.	16,5 мм
Устойчив к УФ	да