

Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014048



Зажимная скоба с одной лапкой 14 мм



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	1014048
Тип	822 14 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	14mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,037 кг CO _e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014048



Размеры

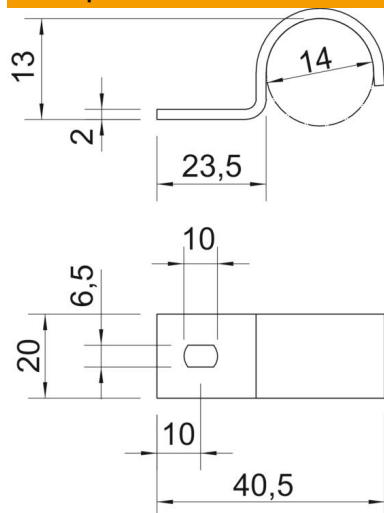

Длина	40,5 мм
Ширина	20 мм
Высота	13 мм
Размер A	10 мм
Размер b	20 мм
Размер D	14 мм
Размер H	13 мм
Размер L	23,5 мм
Размер L1	40,5 мм
Размер t	2 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт 14
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	2 мм
Номинальный диаметр	14 мм
Устойчив к УФ	да