

Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014137



Зажимная скоба с одной лапкой 20 мм



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	1014137
Тип	822 20 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	20mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	2,125 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0455 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014137



Размеры

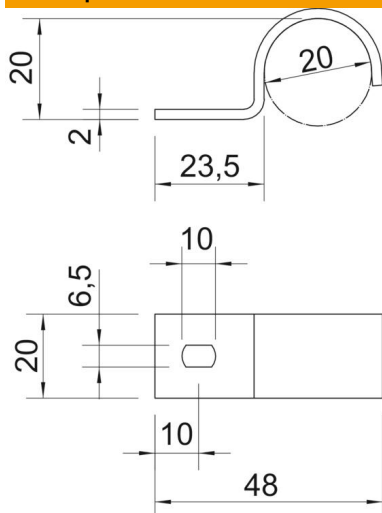

Длина	48 мм
Ширина	20 мм
Высота	19,5 мм
Размер A	10 мм
Размер b	20 мм
Размер D	20 мм
Размер Н	19,5 мм
Размер L	23,5 мм
Размер L1	48 мм
Размер мм	
Размер t	2 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	20
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Размер	M20
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	2 мм
Номинальный диаметр	20 мм
Устойчив к УФ	да