

# Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014293



Зажимная скоба с одной лапкой 37 мм



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	1014293
Тип	822 37 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	37mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	7,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1328 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1014293



## Размеры

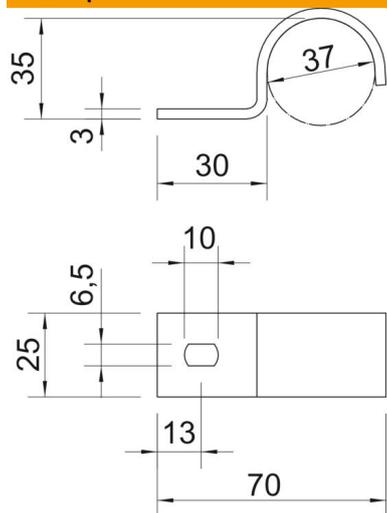

Длина	70 мм
Ширина	25 мм
Высота	35 мм
Размер A	13 мм
Размер b	25 мм
Размер D	37 мм
Размер H	35 мм
Размер L	30 мм
Размер L1	70 мм
Размер L1 мм	
Размер t	3 мм

## Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Размер	PG29
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	2 мм
Номинальный диаметр	37 мм
Устойчив к УФ	да