

Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1015168



Зажимная скоба с двумя лапками 23 мм



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	1015168
Тип	823 22.5 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с двумя лапками
Производитель	OBO
Размер	23mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	2,988 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0667 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1015168



Размеры

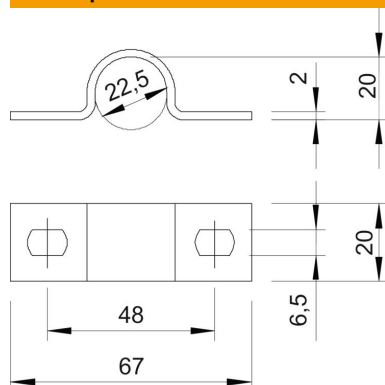

Длина	67 мм
Ширина	20 мм
Высота	20 мм
Размер A	67 мм
Размер B	48 мм
Размер b	20 мм
Размер D	22,5 мм
Размер d	6,5 мм
Размер e	10 мм
Размер	20 мм
H	
Размер t	2 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт 22,5
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	2 мм
Номинальный диаметр	22,5 мм
Устойчив к УФ	да