

# Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1015496



Зажимная скоба с двумя лапками 32 мм



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	1015496
Тип	823 32 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с двумя лапками
Производитель	OBO
Размер	32mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	7,469 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1574 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1015496



## Размеры

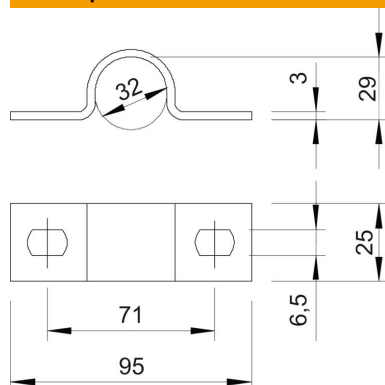

Длина	95 мм
Ширина	25 мм
Высота	29 мм
Размер A	95 мм
Размер B	71 мм
Размер b	25 мм
Размер D	32 мм
Размер d	6,5 мм
Размер e	10 мм
Размер	29 мм
H	
Размер t	3 мм

## Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт
32	
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	3 мм
Номинальный диаметр	32 мм
Устойчив к УФ	да