

# Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1015303



Зажимная скоба с двумя лапками 37 мм



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Артикульный номер  | 1015303                               |
| Тип  | 823 37 FT                             |
| Обозначение 1  | Зажимная скоба                        |
| Обозначение 2  | с двумя лапками                       |
| Производитель  | OBO                                   |
| Размер   | 37mm                                  |
| Материал   | Сталь                                 |
| Поверхность  | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности                                       | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи                                | 100                                   |
| Единица расхода  | Шт.                                   |
| Масса  | 8,7 кг                                |
| Единица веса   | кг/100 шт.                            |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,1837 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.   |


# Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1015303



## Размеры

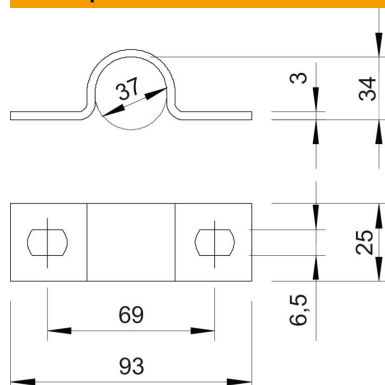

|          |        |
|----------|--------|
| Длина    | 93 мм  |
| Ширина   | 25 мм  |
| Высота   | 34 мм  |
| Размер A | 93 мм  |
| Размер B | 69 мм  |
| Размер b | 25 мм  |
| Размер D | 37 мм  |
| Размер d | 6,5 мм |
| Размер e | 10 мм  |
| Размер   | 34 мм  |
| H        |        |
| Размер t | 3 мм   |

## Технические характеристики

|  |                    |
|--|--------------------|
| Расстояние до стены                            | нет                |
| Количество кабелей/труб                        | 1                  |
| Исполнение                                     | С двумя лапками    |
| Вид крепления                                  | отверстие под винт |
| для диаметра                                   | 37                 |
| Подходит для зоны противопожарной безопасности | нет                |
| Не содержит галогенов                          | да                 |
| В пластмассовой оболочке                       | нет                |
| Размер отверстий                               | 6,5 x 10 мм        |
| Прочность материала                            | 3 мм               |
| Номинальный диаметр                            | 37 мм              |
| Устойчив к УФ                                  | да                 |