

Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1015498



Зажимная скоба с двумя лапками 40 мм



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	1015498
Тип	823 40 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с двумя лапками
Производитель	OBO
Размер	40mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	8,46 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,182 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1015498



Размеры

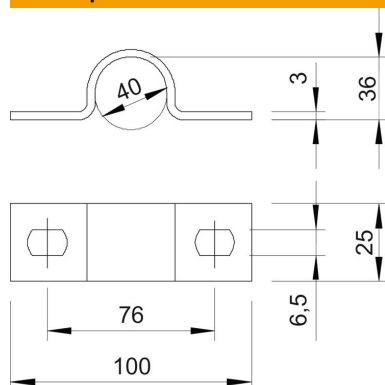

Длина	100 мм
Ширина	25 мм
Высота	36 мм
Размер A	100 мм
Размер B	76 мм
Размер b	25 мм
Размер D	40 мм
Размер d	6,5 мм
Размер e	10 мм
Размер	36 мм
H	
Размер t	3 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт
40	
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 x 10 мм
Прочность материала	3 мм
Номинальный диаметр	40 мм
Устойчив к УФ	да