

Технический паспорт

Латунный распорный дюбель

Артикульный номер: 3483096



Области применения: полнотелый кирпич, бетон, древесина. Превосходно зарекомендовал себя для использования в зонах высоких температур.



 Латунь

Исходные данные

Артикульный номер	3483096
Обозначение 1	Латунный распорный дюбель
Производитель	OBO
Размер	M10
Материал	латунный
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,315 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Латунный распорный дюбель




Артикульный номер: 3483096

Размеры

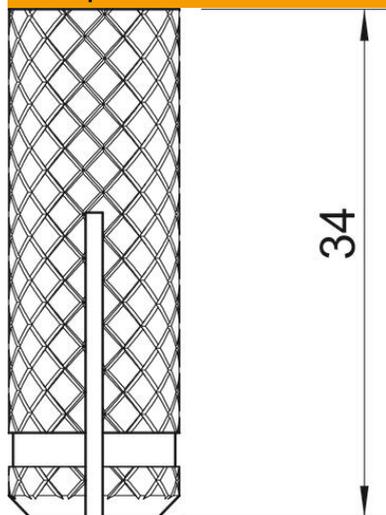

Длина	34 мм
Размер D	12 мм
Размер L	34 мм

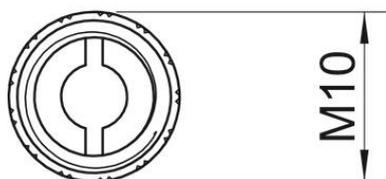

Технические характеристики

Исполнение	Распорный дюбель
Параметры вытягивания	9000 N
Глубина отверстия	53 мм
Диаметр отверстия, мин.	12 мм
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек	нет
Подходит для газобетона	нет
Подходит для шурупа с шестигранной головкой	нет
Резьба	M10
С краем	нет
С винтами	нет
Подходит для строительного материала	бетон Полнотелый кирпич Дерево