

# Технический паспорт

## Анкерный распорный дюбель

### Артикульный номер: 2349482

**OBO**  
BETTERMANN

Необходимая средняя длина болта = длина дюбеля + толщина детали + 1 x диаметр винта.  
Сила извлечения подходит к болтам с большим диаметром, нужно принимать во внимание коэффициент безопасности.




**PA** Полиамид

#### Исходные данные

Артикульный номер	2349482
Тип	910 F 6x30
Обозначение 1	Распорный дюбель
Lieferbar ab	01.05.2020
Производитель	ОВО
Размер	6x30
Цвет	светло-серый
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,075 кг
Единица веса	кг/100 шт.

#### Размеры

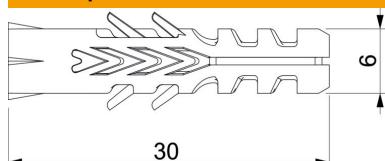

Длина	30 мм
Размер D	6 мм
Размер L	30 мм

# Технический паспорт

## Анкерный распорный дюбель

Артикульный номер: 2349482



### Технические характеристики

Исполнение	Универсальный дюбель
Бетон Fempr.	310
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек	нет
Подходит для газобетона	нет
Подходит для шурупа с шестигранной головкой	да
Пустотелый кирпич с вертикальными пустотами Hz12	120
Шурупы	3,5-5
Силикатный полнотелый кирпич KS12	370
С краем	нет
С винтами	нет
Пенобетон Р2	50
Пенобетон Р4	60
Полнотелый кирпич Mz12 Fempr.	380