

Технический паспорт


Анкерный распорный дюбель

Артикульный номер: 2349484



Необходимая средняя длина болта = длина дюбеля + толщина детали + 1 x диаметр винта.

Сила извлечения подходит к болтам с большим диаметром, нужно принимать во внимание коэффициент безопасности.

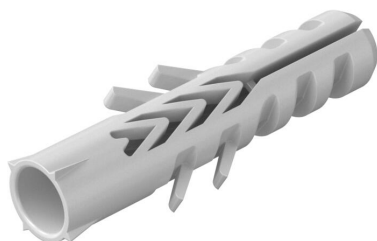


РА

Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2349484
Тип	910 F 8x40
Обозначение 1	Распорный дюбель
Lieferbar ab	01.05.2020
Производитель	OBO
Размер	8x40
Цвет	светло-серый
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,132 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

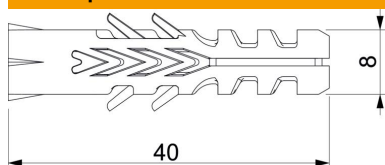

Длина	40 мм
Размер D	8 мм
Размер L	40 мм

Технический паспорт

Анкерный распорный дюбель

Артикульный номер: 2349484



Технические характеристики

Исполнение	Универсальный дюбель
Бетон Fempf.	340
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек	нет
Подходит для газобетона	нет
Подходит для шурупа с шестигранной головкой	да
Пустотелый кирпич с вертикальными пустотами Hlz12	130
Шурупы	4,5-6
Силикатный полнотелый кирпич KS12	430
С краем	нет
С винтами	нет
Пенобетон P2	70
Пенобетон P4	70
Полнотелый кирпич Mz12 Fempf.	460