

Технический паспорт

Потолочный крюк

Артикульный номер: 3450090



Потолочный крючок с резьбой для шурупов.

CE

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3450090
Тип	915 3.9x90 G
Обозначение 1	Потолочные крючки
Обозначение 2	с резьбой для шурупов
Производитель	OBO
Размер	3,9x90mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,076 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Потолочный крюк

Артикульный номер: 3450090



Размеры

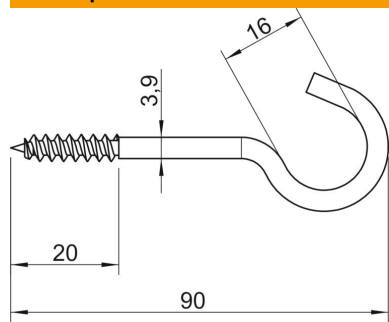

Длина	90 мм
Размер L	90 мм
Размер L1	20 мм
мм	

Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	0,15 кН
Длина резьбы	20 мм
Диаметр крючка	16 мм
В пластмассовой оболочке	нет
Диаметр материала	3,9 мм