

Технический паспорт

Монтажная лента для ленточных заземляющих скоб

Артикульный номер: 5057922




- рулон 40 м;
- перевозка и монтаж в специальной упаковке.

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	5057922
Тип	927 BAND-VA
Обозначение 1	Затяжка скобы заземления ленты
Производитель	OBO
Размер	40m
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	40
Единица расхода	Метр
Масса	6 кг
Единица веса	кг/100 м

Размеры

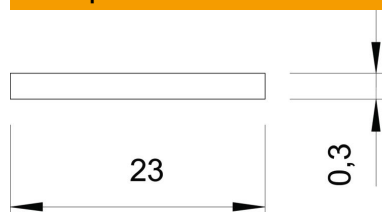

Размер В	23 мм
Размер Н	0,3 мм