

Технический паспорт

Заземляющая скоба 942

Артикульный номер: 5038081



- для крепления труб 1/8-1 1/2 дюймов или Ø 8-49 мм;
- возможность подключения проводников до 16 мм²;
- с соединительной клеммой и цилиндрическим болтом М6 x 16 из никелированной латуни;
- верхняя и нижняя часть скобы из никелированной меди.

Cu Медь

N никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	5038081
Тип	942 28
Обозначение 1	Скоба заземления
Производитель	OBO
Размер	24-28mm
Материал	Медь
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	6,17 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1943 кг CO ₂ e / 1 Шт.



Технический паспорт

Заземляющая скоба 942

Артикульный номер: 5038081



Размеры

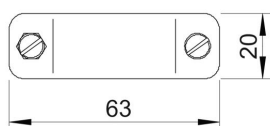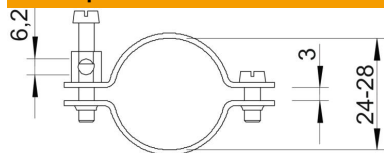

Размер A	63 мм
Размер b	20 мм
Размер X	3 мм

Технические характеристики

Количество проводов	1
Макс. поперечное сечение подключаемого кабеля	25 мм ²
Мин. поперечное сечение подключаемого кабеля	0 мм ²
Диапазон зажима D	3/4
Диапазон зажима D макс.	28 мм
Диапазон зажима D мин.	24 мм