

# Технический паспорт

## Заземляющая скоба 942

Артикульный номер: 5038111



- для крепления труб 1/8-1 1/2 дюймов или Ø 8-49 мм;
- возможность подключения проводников до 16 мм<sup>2</sup>;
- с соединительной клеммой и цилиндрическим болтом М6 x 16 из никелированной латуни;
- верхняя и нижняя часть скобы из никелированной меди.

**Cu** Медь

**N** никелированный

### Исходные данные

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер  | 5038111                             |
| Тип  | 942 35                              |
| Обозначение 1  | Скоба заземления                    |
| Производитель  | OBO                                 |
| Размер   | 30-35mm                             |
| Материал   | Медь                                |
| Поверхность  | Никелированный                      |
| Стандарт поверхности                                       |                                     |
| Минимальная единица продажи                                | 10                                  |
| Единица расхода  | Шт.                                 |
| Масса  | 8,57 кг                             |
| Единица веса   | кг/100 шт.                          |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,2095 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |



# Технический паспорт

## Заземляющая скоба 942

Артикульный номер: 5038111



### Размеры

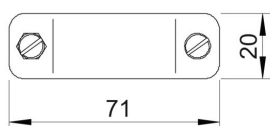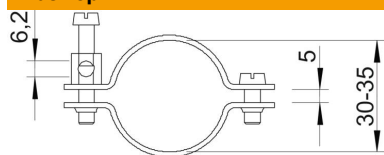

|          |       |
|----------|-------|
| Размер A | 71 мм |
| Размер b | 20 мм |
| Размер X | 5 мм  |

### Технические характеристики

|   |                    |
|---|--------------------|
| Количество проводов                           | 1                  |
| Макс. поперечное сечение подключаемого кабеля | 25 мм <sup>2</sup> |
| Мин. поперечное сечение подключаемого кабеля  | 0 мм <sup>2</sup>  |
| Диапазон зажима D                             | 1                  |
| Диапазон зажима D макс.                       | 35 мм              |
| Диапазон зажима D мин.                        | 30 мм              |