

Технический паспорт

Потолочный крюк

Артикульный номер: 3453820



Потолочный крюк в спиральном исполнении. В комплекте с 2 шайбами Ø18 мм и гайкой М6



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3453820
Тип	948 TG6
Обозначение 1	Крючок
Обозначение 2	с резьбой М6
Производитель	OBO
Размер	M6x70mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	3,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0975 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Потолочный крюк

Артикульный номер: 3453820



Размеры

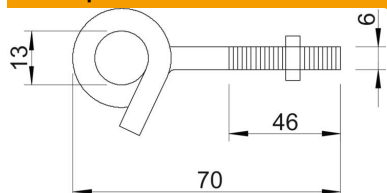

Длина	70 мм
Размер d	6 мм
Диаметр d	13 мм
Размер L	70 мм
Размер	46 мм
L1	
мм	

Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	1 кН
Резьба	M6
Длина резьбы	40 мм
Диаметр крючка	13 мм
В пластмассовой оболочке	нет
Диаметр материала	6 мм
Подкладная шайба Ø	18 мм