

Технический паспорт

Заземляющая скоба 950

Артикульный номер: 5050057



- для крепления труб Ø 1/4 - 2 дюйма;
- возможности подключения: провода до 35 мм² или круглые проводники Ø до 6 мм;
- с прижимной планкой, 2 болтами с цилиндрической головкой М6 х 16 и 1, болтом с шестигранной головкой М6 х 16 из гальванически оцинкованной стали;
- верхняя и нижняя части скобы из литого цинкового сплава под давлением.

Zn	Литье из цинкового сплава под давлением
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	5050057
Тип	950 Z 3/8
Обозначение 1	Скоба заземления
Обозначение 2	для круглого провода
Производитель	OBO
Размер	3/8"
Материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	6,02 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,244 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Заземляющая скоба 950

Артикульный номер: 5050057



Размеры

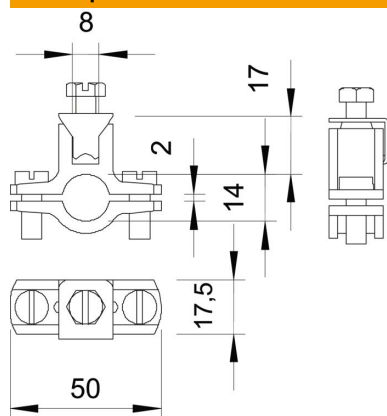

Размер A	50 мм
Размер D	17,5 мм
Размер X	2 мм

Технические характеристики

Количество проводов	1
Макс. поперечное сечение подключаемого кабеля	35 мм ²
Мин. поперечное сечение подключаемого кабеля	0 мм ²
Диапазон зажима D	3/8
Диапазон зажима D макс.	17,5 мм
Диапазон зажима D мин.	15,5 мм