

# Технический паспорт

## Заземляющая скоба 952

Артикульный номер: 5052114



- для крепления труб 1/2-2 дюйма или Ø 11,5-60 мм;
- варианты подключения: проводники 16-70 мм<sup>2</sup> или круглые проводники до Rd 10 с прижимной планкой из нержавеющей стали;
- с 2 шестигранными болтами M6 x 16 и 2 шестигранными гайками M8 x 20 из стали, оцинкованной методом горячего погружения;
- верхняя часть с зажимом из литого цинкового сплава, нижняя часть из стали, оцинкованной методом горячего погружения.

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	5052114
Тип	952 Z 1
Обозначение 1	Скоба заземления
Обозначение 2	для полосовой стали
Производитель	OBO
Размер	1"
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	28,56 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,8798 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Заземляющая скоба 952

Артикульный номер: 5052114



### Размеры

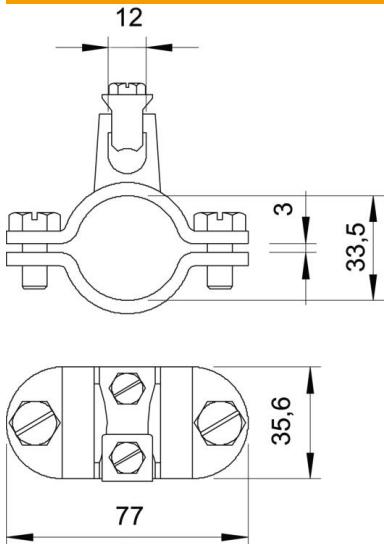

Размер A	77 мм
Размер D	33,5 мм
Размер X	3 мм

### Технические характеристики

Количество проводов	1
Макс. поперечное сечение подсоединяемого кабеля	70 мм <sup>2</sup>
Мин. поперечное сечение подсоединяемого кабеля	16 мм <sup>2</sup>
Диапазон зажима D	1
Диапазон зажима D макс.	33,5 мм
Диапазон зажима D мин.	30,5 мм