

Технический паспорт

Стальной трос

Артикульный номер: 5303265



Оцинкованный стальной трос с волокнистой вставкой (пеньковый сердечник).

Трос диаметром 2–6 мм: круглопрядный канат 6 х 7 в соответствии с DIN 3055.

Трос диаметром 8–10 мм: круглопрядный канат 6 х 19 в соответствии с DIN 3060.

Минимальная разрушающая сила 1770 Н/мм².



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	5303265
Тип	957 10 G
Обозначение 1	Стальной трос
Обозначение 2	с пеньковым сердечником
Производитель	OBO
Размер	10mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Метр
Масса	35,7 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Стальной трос


Артикульный номер: 5303265



Размеры

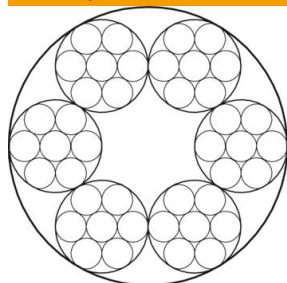

6x7

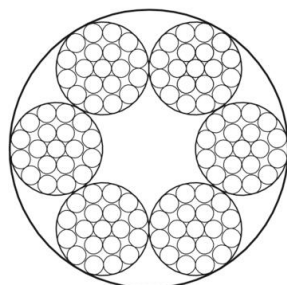

6x19

Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	54,4 кН
в кольцах	50 м
Диаметр троса	10 мм