

# Технический паспорт

## Стальной трос

Артикульный номер: 5303222



Оцинкованный стальной трос с волокнистой вставкой (пеньковый сердечник).

Трос диаметром 2–6 мм: круглопрядный канат 6 х 7 в соответствии с DIN 3055.

Трос диаметром 8–10 мм: круглопрядный канат 6 х 19 в соответствии с DIN 3060.

Минимальная разрушающая сила 1770 Н/мм².



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

### Исходные данные

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Артикульный номер           | 5303222                    |
| Тип                         | 957 5 G                    |
| Обозначение 1               | Стальной трос              |
| Обозначение 2               | с пеньковым сердечником    |
| Производитель               | OBO                        |
| Размер                      | 5mm                        |
| Материал                    | Сталь                      |
| Поверхность                 | гальванически оцинкованный |
| Стандарт поверхности        | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Минимальная единица продажи | 50                         |
| Единица расхода             | Метр                       |
| Масса                       | 8,94 кг                    |
| Единица веса                | кг/100 м                   |


# Технический паспорт

Стальной трос


Артикульный номер: 5303222



## Размеры

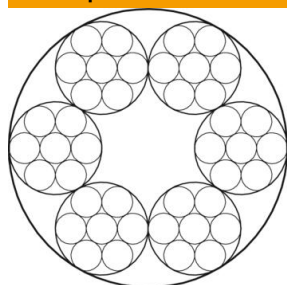

6x7

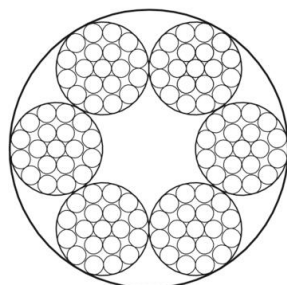

6x19

## Технические характеристики

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Разрушающая нагрузка | 14,7 кН |
| в кольцах            | 50 м    |
| Диаметр троса        | 5 мм    |