


Технический паспорт

Дистанционная муфта

Артикульный номер: 3415031

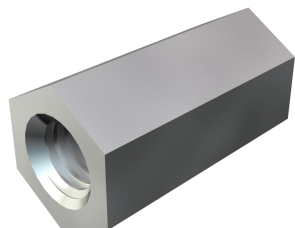

Внутренняя сквозная резьба.

CE

Zn

Литье из цинкового сплава под давлением


G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3415031
Тип	965 M6X20 G
Обозначение 1	Дистанционная муфта
Производитель	OBO
Размер	M6x20mm
Материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0438 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

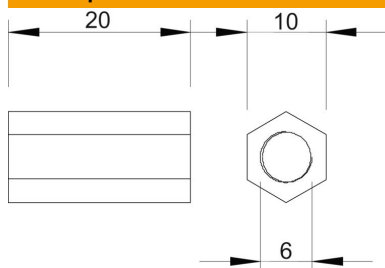

Длина	20 мм
Размер 1, метрический	6
Размер 2, метрический	6
Размер L	20 мм

Технический паспорт

Дистанционная муфта

Артикульный номер: 3415031



Технические характеристики

Сплошная резьба	да
Форма	Шестигранник (гексагональный)
Резьба	M6
Размер под ключ	10
Шестигранный	да