


Технический паспорт

Дистанционная муфта

Артикульный номер: 3415104

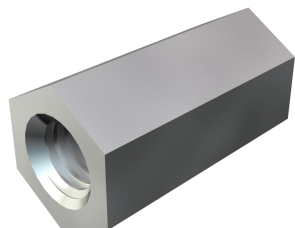

Внутренняя сквозная резьба.



Zn

Литье из цинкового сплава под давлением


G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

| | |
|--|---|
| Артикульный номер | 3415104 |
| Тип | 965 M6X40 G |
| Обозначение 1 | Дистанционная муфта |
| Производитель | OBO |
| Размер | M6x40mm |
| Материал | Литье из цинкового сплава под давлением |
| Поверхность | гальванически оцинкованный |
| Стандарт поверхности | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Минимальная единица продажи | 100 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 1,5 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,0734 кг CO ₂ e / 1 Шт. |

Размеры

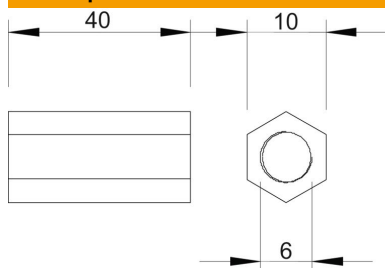

| | |
|-----------------------|-------|
| Длина | 40 мм |
| Размер 1, метрический | 6 |
| Размер 2, метрический | 6 |
| Размер L | 40 мм |

Технический паспорт

Дистанционная муфта

Артикульный номер: 3415104



Технические характеристики

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Сплошная резьба | да |
| Форма | Шестигранник (гексагональный) |
| Резьба | M6 |
| Размер под ключ | 10 |
| Шестигранный | да |