


Технический паспорт

Соединительная клемма AB EX ISG



Артикульный номер: 5240370

Соединительный фланец для монтажа разделительного искрового промежутка для взрывоопасных зон тип EX ISG на изолированных фланцах и изолированных частях.

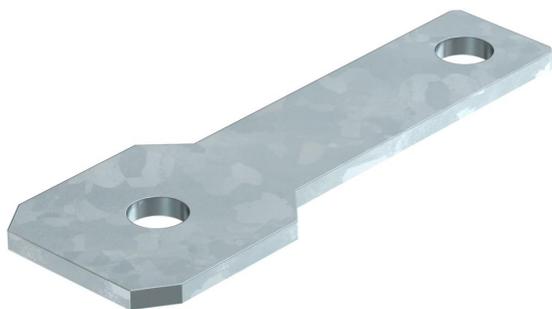

St	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5240370
Обозначение 1	Соединительная скоба
Обозначение 2	прямая
Производитель	OBO
Размер	120x45x40
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	8,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Соединительная клемма AB EX ISG



Артикульный номер: 5240370

Размеры

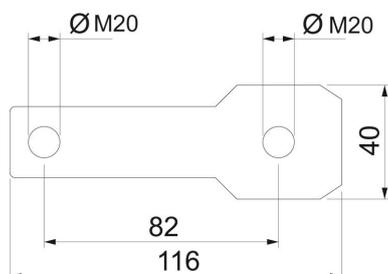

Технические характеристики

Вид аксессуаров	Соединитель
Исполнение	для винтов M20
Диаметр отверстия, мин.	22 мм
Аксессуары	да
Запасная деталь	нет