

Технический паспорт

Скользкая гайка ZL

Артикульный номер: 1147064



Скользкая гайка для использования на профильных рейках CM3015, CM3518 и AM3518

Скользкая гайка для использования вместе с профильными перекладинами C30.



St Сталь

ZL Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1147064
Тип	ACMSN M10 ZL
Обозначение 1	Скользкая гайка
Обозначение 2	для профильной рейки
Производитель	OBO
Размер	M10
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0396 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Скользящая гайка ZL

Артикульный номер: 1147064



Размеры

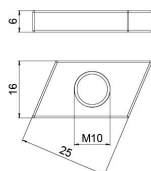

Длина	26 мм
Ширина	16,5 мм
Высота	6 мм
Размер В	16,5 мм
Размер	6 мм
Н	
Размер L	26 мм

Технические характеристики

Резьба	M10
Метрическая резьба	10
С пружиной	нет