

# Технический паспорт

## Подвесная скоба А4

Артикульный номер: 6363905



Подвесная скоба для кабеленесущей системы.



**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6363905
Обозначение 1	Подвесная скоба
Обозначение 2	полосовая сталь
Производитель	OBO
Размер	V100mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	53 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Подвесная скоба А4

Артикульный номер: 6363905



### Размеры

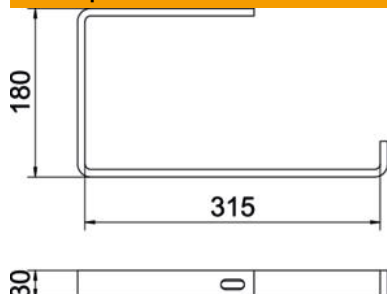

Длина	100 мм
Размер В	115 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Навесная скоба (С-скоба)
Сила F в кН при крепл. к потолку	0,6 кН
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	100 мм
для ширины мин.	100
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Диаметр отверстия	11 мм
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый
Регулируемый	нет