

Технический паспорт

Навесная скоба, черная

Артикульный номер: 6363879



Навесная скоба для кабеленесущих систем для непосредственного крепления под потолком или в качестве подвеса со стрежнями с резьбой M10. С черным покрытием.



St Сталь

P135 PES135 - Polyester

Исходные данные

Артикульный номер	6363879
Тип	АНВ 400 FTK SW
Обозначение 1	Подвесная скоба
Обозначение 2	Полосовая сталь
Производитель	OBO
Размер	B400mm
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	PES135 - Polyester
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	158,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0268 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Навесная скоба, черная

Артикульный номер: 6363879



Размеры

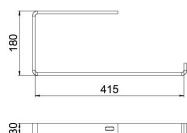

Длина	30 мм
Ширина	431 мм
Высота	180 мм
Размер В	415 мм

Технические характеристики

Исполнение	Навесная скоба (С-скоба)
Сила F в кН при крепл. к потолку	0,2 кН
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	400 мм
для ширины мин.	400
Подходит для метрического стержня с резьбой	10
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для ширины лотков/проводов	400 мм
Диаметр отверстия	11 мм
Прочность материала	8 мм
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый
Регулируемый	нет