

Технический паспорт

Соединительный кабель AL EX ISG

Артикульный номер: 5240106



УФ-устойчивый соединительный провод (медь 25 мм²) для монтажа разделительных искровых промежутков, тип EX ISG на изоляционных фланцах и изоляционных частях. С обеих сторон с кабельным наконечником для винтов M10, с одной стороны с винтом M10, гайкой и пружинным кольцом.

Cu

Медь

Исходные данные		
Артикульный номер	5240106	
Тип	AL EX ISG 300	
Обозначение 1	Соединительная линия	
Обозначение 2	для EX ISG H	
Производитель	OBO	
Размер	300mm	
Материал	Медь	
Минимальная единица продажи	1	
Единица расхода	Шт.	
Масса	15,2 кг	
Единица веса	кг/100 шт.	


Технический паспорт

Соединительный кабель AL EX ISG



Артикульный номер: 5240106

Размеры

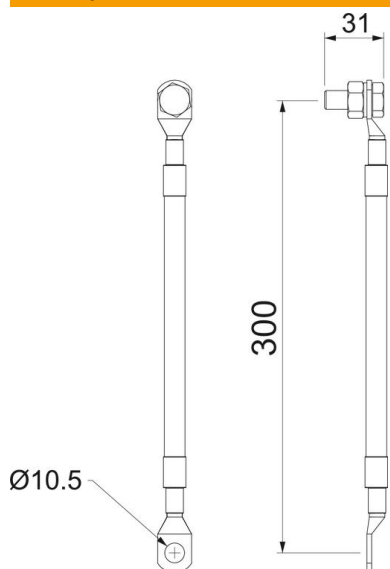

Размер 300

Технические характеристики

Длина соединительного кабеля	0,3 м
Аксессуары	да
Запасная деталь	нет
Вид принадлежностей, принадлежности для защиты от перенапряжения энергетического оборудования	Соединительный кабель