

# Технический паспорт

Антенная розетка, ширина 1 модуль, для ТВ-, радио- и спутниковых устройств

Артикульный номер: 6105282



Розетка для подключения антенн/ радио и спутниковых приемников.

Частота: 5-2050 МГц

Выводное затухание:

5-862 МГц - 1 дБ

950-2050 МГц - 2 дБ

Затухание обратного канала: 14 дБ

Класс защиты EMV - A

PC Поликарбонат

## Исходные данные

Артикульный номер	6105282
Тип	ANT-3SD RW1
Обозначение 1	Антенная розетка
Обозначение 2	для радио-, ТВ- и спутн. систем
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	11,596 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,316 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Антенная розетка, ширина 1 модуль, для ТВ-, радио- и спутниковых устройств

Артикульный номер: 6105282



## Размеры

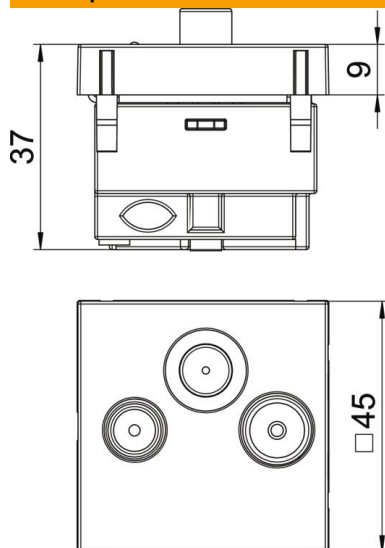

Размер	45 x 45
--------	---------

## Технические характеристики

Количество единиц	1
Исполнение	Одиночная розетка