


# Технический паспорт

Крышка AR45-F2, для монтажной коробки 71GD13,  
двойная

Артикульный номер: 6119344



Рамка для установки розеток серии Modul 45, двойная, без поля для маркировки, для горизонтального или вертикального монтажа, для фиксации в монтажной коробке 71GD13 или в монтажной рамке 71MT2 45. Для установки в каналах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 и электромонтажных колоннах ISS.

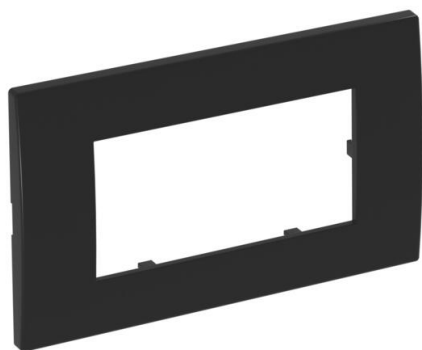

PC Поликарбонат

## Исходные данные

Артикульный номер	6119344
Тип	AR45-F2 SWGR
Обозначение 1	Декоративная рамка
Обозначение 2	Modul 45, двойная
Производитель	OBO
Размер	84x140mm
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2,32 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1434 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Крышка AR45-F2, для монтажной коробки 71GD13,  
двойная

Артикульный номер: 6119344



## Размеры

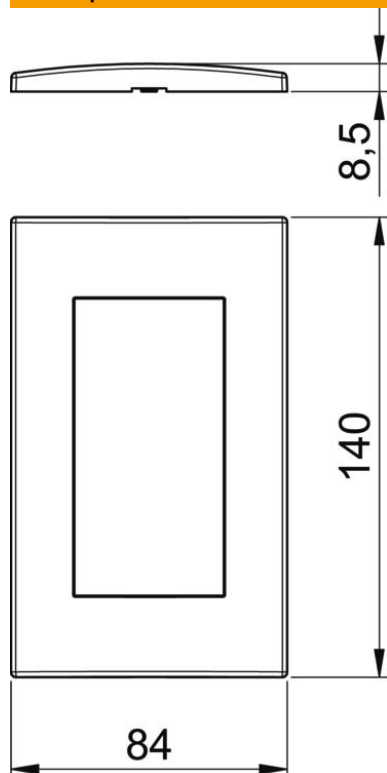

Ширина	140 мм
Высота	84 мм

# Технический паспорт

Крышка AR45-F2, для монтажной коробки 71GD13,  
двойная

Артикульный номер: 6119344



## Технические характеристики

Количество единиц	2
Количество единиц по горизонтали	2
Количество единиц по вертикали	2
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	Крепежный зажим
Подходит для монтажа со встраиванием	да
Подходит для канала монтажа электроустановочных изделий	да
Подходит для монтажного основания под заливку в бетон	нет
Подходит для скрытого монтажа	нет
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Направление монтажа	горизонтально и вертикально
Вид защиты	прочее
Текстовое поле/поле для надписи	нет
Глубина	8,5 мм
Прозрачный	нет
С монтажной рамкой	нет
Диаметр отверстия	0