


Технический паспорт

Блок для выравнивания высоты (115–170 мм) для UZD/
UGD250-3 высотой 70–125 мм
Артикульный номер: 7410148

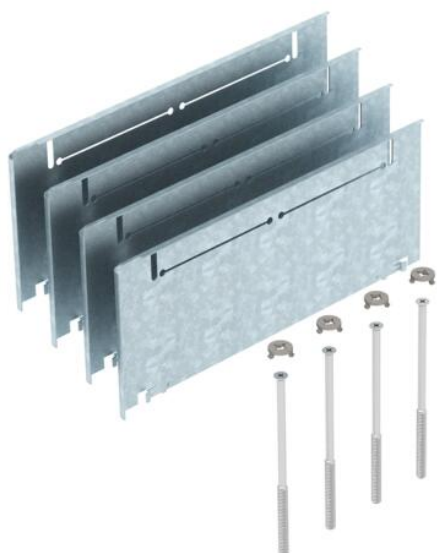

Блок для выравнивания высоты монтажных оснований UZD250-3 и UGD250-3 с монтажной высотой от 70 до 125 мм для увеличения высоты UZD/UGD до 115–170 мм по месту установки, состоит из 4 металлических надставок, 4 нивелировочных винтов и 4 поворотных фиксаторов.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7410148
Тип	ASH250-3 B165220
Обозначение 1	Комплект для увеличения высоты
Обозначение 2	для высоты стяжки 165+55 мм
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	120 кг
Единица веса	кг/100 шт.

 
 
Технический паспорт

Блок для выравнивания высоты (115–170 мм) для UZD/
UGD250-3 высотой 70–125 мм

Артикульный номер: 7410148



Размеры



Размер A	330 мм
Размер B	130 мм
Размер I	162 мм

Технические характеристики

Исполнение	квадратные
Плита настила	нет
Утапливаемый вровень с полом	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	нет
Толщины стяжки макс.	220 мм
Толщины стяжки мин.	165 мм
для крепления труб	нет
Подходит для монтажа в двойных полах	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Ширина короба макс.	250 мм
Ширина короба мин.	190 мм
Диапазон регулирования макс.	220 мм
Диапазон регулирования мин.	165 мм