


Технический паспорт

Блок для выравнивания высоты ASH 250-4 320

Артикульный номер: 7410136

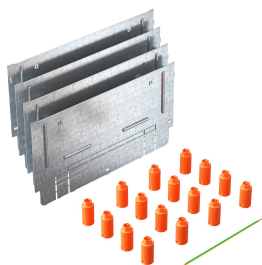

Блок для выравнивания высоты монтажных оснований UZD250-4 с монтажной высотой от 240 до 320 мм для увеличения высоты UZD по месту установки.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7410136
Тип	ASH 250-4 320
Обозначение 1	Комплект для увеличения высоты
Обозначение 2	для UZD 250-4
Производитель	OBO
Размер	353x183x46
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Упаковочная единица
Масса	172 кг
Единица веса	кг/100 упак. ед-ц
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	5,5485 кг CO ₂ e / 4 Шт.

 

Технический паспорт

Блок для выравнивания высоты ASH 250-4 320

Артикульный номер: 7410136



Размеры

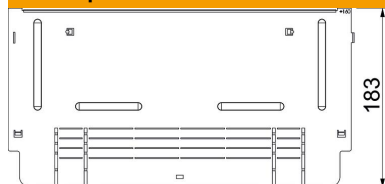

Длина	353 мм
Ширина	183 мм
Размер A	353 мм
Размер B	183 мм
Размер I	47,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	квадратные
Плита настила	нет
Утапливаемый вровень с полом	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	нет
Толщины стяжки макс.	320 мм
Толщины стяжки мин.	240 мм
для крепления труб	нет
Подходит для монтажа в двойных полах	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Ширина короба макс.	250 мм
Ширина короба мин.	190 мм
Минимальная высота стяжки	240
Диапазон регулирования макс.	320 мм
Диапазон регулирования мин.	240 мм