

# Технический паспорт

## Кронштейн ASU 15

Артикульный номер: 6344488



Кронштейн для крепления на стойке тип USL 5.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6344488
Тип	ASU 15 15 FS
Обозначение 1	Кронштейн
Обозначение 2	для крепления с пом. шплинтов
Производитель	OBO
Размер	B185mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	30
Единица расхода	Шт.
Масса	32,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,0085 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

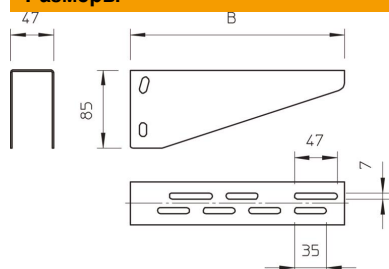

Длина	47 мм
Ширина	185 мм
Высота	84,4 мм
Размер A	47 мм
Размер B	185 мм
Размер H	84,4 мм

# Технический паспорт

Кронштейн ASU 15

Артикульный номер: 6344488



## Технические характеристики

Исполнение	Опорный кронштейн
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет