

Технический паспорт

Кронштейн ASU 15

Артикульный номер: 6344518



Кронштейн для крепления на стойке тип USL 5.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6344518
Тип	ASU 15 30 FS
Обозначение 1	Кронштейн
Обозначение 2	для крепления с пом. шплинтов
Производитель	OBO
Размер	B335mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	78,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,2248 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

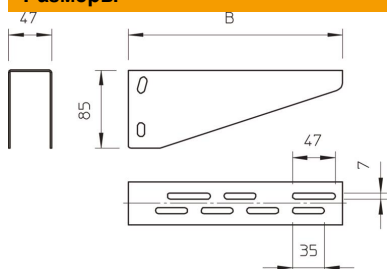

Длина	47 мм
Ширина	345 мм
Высота	85 мм
Размер А	47 мм
Размер В	345 мм
Размер Н	85 мм

Технический паспорт

Кронштейн ASU 15

Артикульный номер: 6344518



Технические характеристики

Исполнение	Опорный кронштейн
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет