

# Технический паспорт

## Кронштейн ASU 15

Артикульный номер: 6344534



Кронштейн для крепления на стойке тип USL 5.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6344534
Тип	ASU 15 50 FS
Обозначение 1	Кронштейн
Обозначение 2	для крепления с пом. шплинтов
Производитель	OBO
Размер	B535mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	120,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	3,5634 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

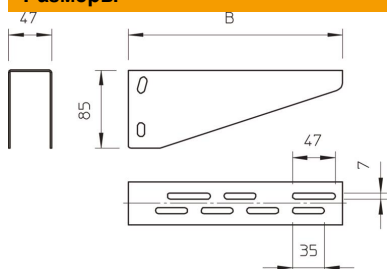

Длина	47 мм
Ширина	535 мм
Высота	85 мм
Размер А	47 мм
Размер В	535 мм
Размер Н	85 мм

# Технический паспорт

Кронштейн ASU 15

Артикульный номер: 6344534



## Технические характеристики

Исполнение	Опорный кронштейн
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет