

Технический паспорт

Упор для регулируемой кассетной рамки

Артикульный номер: 7406948



Упор для регулируемой по высоте квадратной кассетной рамки номинального размера 4 с кабельным выводом.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7406948
Тип	AS 4
Обозначение 1	Монтёр
Обозначение 2	для кассетн. рамки
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	4,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3271 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Упор для регулируемой кассетной рамки

Артикульный номер: 7406948



Размеры

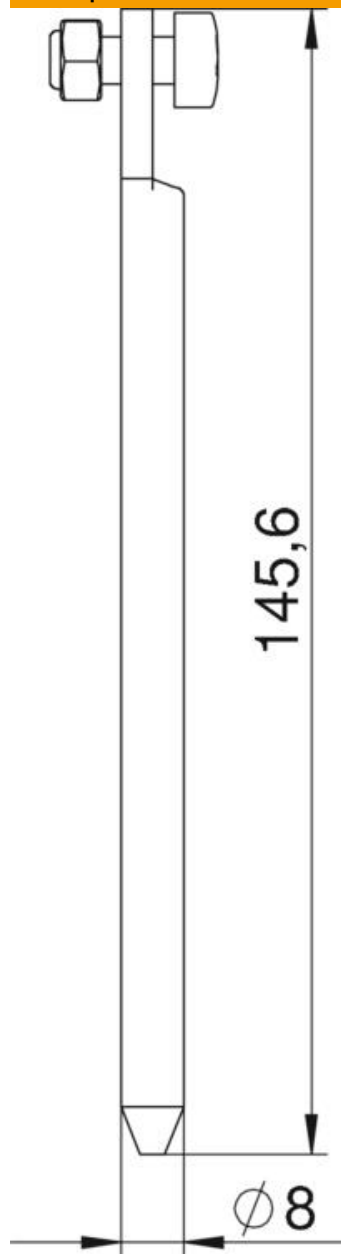

Длина | 145 мм

Технические характеристики

Номинальный размер
монтажных элементов | 4