

# Технический паспорт

## Опорный кронштейн AS 55

Артикульный номер: 6419310



Кронштейн для больших нагрузок для крепления к стойке IS 8.  
Зажимной кронштейн можно прикрепить к I-образной стойке с двух сторон.

Клемные зажимы, включающие в себя болты, гайки и шайбы можно заказать отдельно, артикул 6419007.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

|                                                            |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6419310                               |
| Тип                                                        | AS 55 56 FT                           |
| Обозначение 1                                              | Кронштейн                             |
| Обозначение 2                                              | для профильной рейки IS 8             |
| Производитель                                              | OBO                                   |
| Размер                                                     | B560mm                                |
| Цвет                                                       | цинковый                              |
| Материал                                                   | Сталь                                 |
| Поверхность                                                | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности                                       | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи                                | 1                                     |
| Единица расхода                                            | Шт.                                   |
| Масса                                                      | 260 кг                                |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                            |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 6,4088 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.   |


# Технический паспорт

## Опорный кронштейн AS 55

Артикульный номер: 6419310



### Размеры

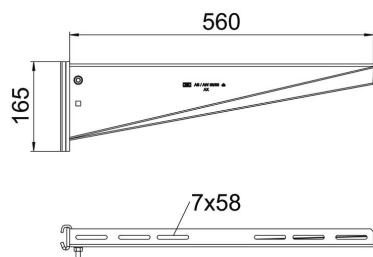


|          |        |
|----------|--------|
| Длина    | 41 мм  |
| Ширина   | 560 мм |
| Высота   | 165 мм |
| Размер A | 41 мм  |
| Размер B | 560 мм |
| Размер H | 165 мм |

### Технические характеристики

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Исполнение                       | Опорный кронштейн |
| Нагрузка (F) кН                  | 5,5 кН            |
| Повышение живучести конструкции  | нет               |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет               |

### Нагрузки

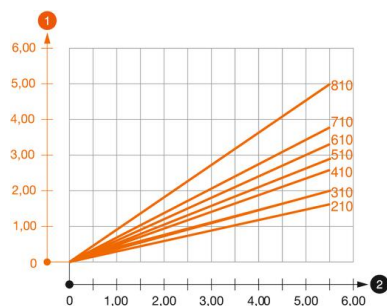

#### Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AS 55

- 1 Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
  - 2 Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
- Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)