


Технический паспорт

Настенный кронштейн AWV FT регулируемый

Артикульный номер: 6419550



Регулируемый настенный кронштейн для крепления на наклонных стенах. Полезная длина кронштейна зависит от угла отклонения. Максимальный угол отклонения составляет 60°.

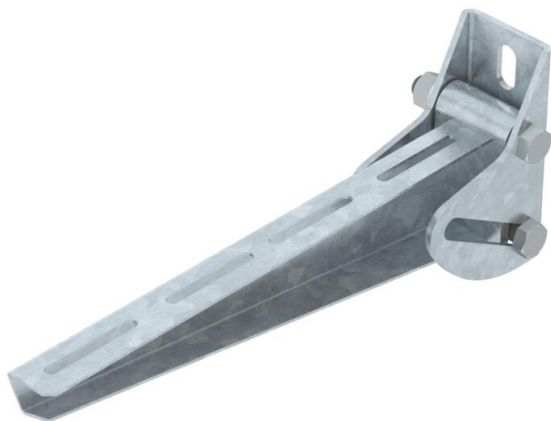

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6419550
Тип	AWV 31 FT
Обозначение 1	Настен. кронштейн регулируемый
Производитель	OBO
Размер	B310mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	149 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Настенный кронштейн AWW FT регулируемый

Артикульный номер: 6419550



Размеры

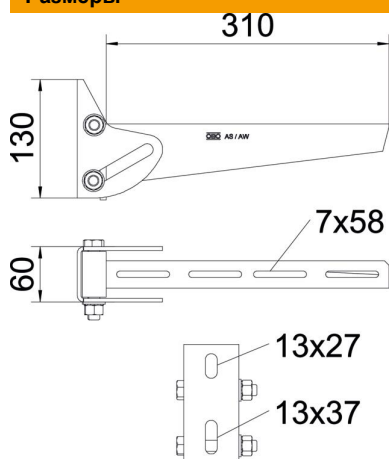

Длина	60 мм
Ширина	310 мм
Высота	130 мм
Размер A	60 мм
Размер B	310 мм
Размер H	130 мм

Технические характеристики

Исполнение	Настенный кронштейн
Нагрузка (F) кН	0,9 кН
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	90 мм
для ширины мин.	60
Диаметр отверстия	13 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет