

Технический паспорт

Настенный кронштейн AWW FT регулируемый

Артикульный номер: 6419577



Регулируемый настенный кронштейн для крепления на наклонных стенах. Полезная длина кронштейна зависит от угла отклонения. Максимальный угол отклонения составляет 60°.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6419577
Обозначение 1	Настен. кронштейн регулируемый
Производитель	OBO
Размер	B410mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	171 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Настенный кронштейн AWW FT регулируемый

Артикульный номер: 6419577



Размеры

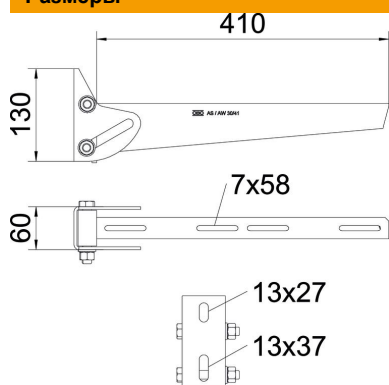

Длина	60 мм
Ширина	410 мм
Высота	130 мм
Размер A	60 мм
Размер B	410 мм
Размер H	130 мм

Технические характеристики

Исполнение	Настенный кронштейн
Нагрузка (F) кН	0,9 кН
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	90 мм
для ширины мин.	60
Диаметр отверстия	13 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет