

Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080960



Крышка перфорированная, для монтажа при помощи резьбового стержня, для мини-каналов AZ.

Для крепления крышки используется фиксатор типа DKU.



CE

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6080960
Тип	AZDG 50 FS
Обозначение 1	Перфорированная крышка
Обозначение 2	Диаметр отверстия 12 мм
Производитель	OBO
Размер	53x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	55 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,2114 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором


Артикульный номер: 6080960



Размеры

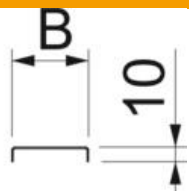

Длина	3 000 мм
Ширина	53 мм
Высота	10 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	53 мм
Размер Н	10 мм

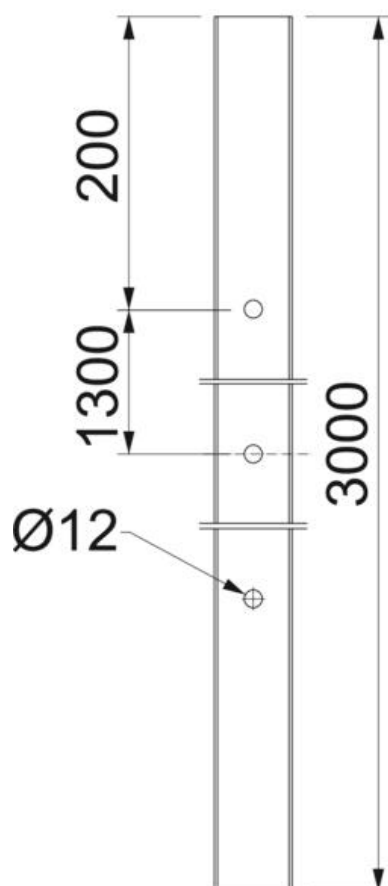

Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080960



Технические характеристики

Вид крепления	Фиксатор крышки
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет