

Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080294



Крышка с фиксатором для мини-канала AZ.



CE

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6080294
Тип	AZDMD 100 A2
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	для мини-канала AZ
Производитель	OBO
Размер	103x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	99,933 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	4,8872 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080294



Размеры

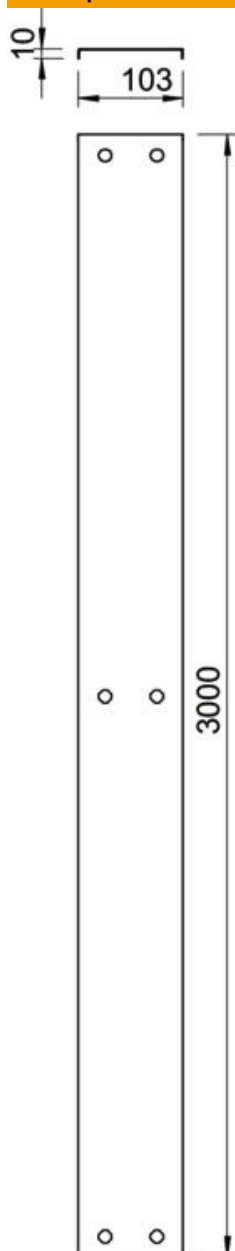

Длина	3 000 мм
Ширина	103 мм
Высота	10 мм
Толщина листа	1 мм
Размер H	10 мм

Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080294



Технические характеристики

Количество шпингалетов	6 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет