


# Технический паспорт

## Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080870



Крышка с фиксатором для мини-канала AZ.

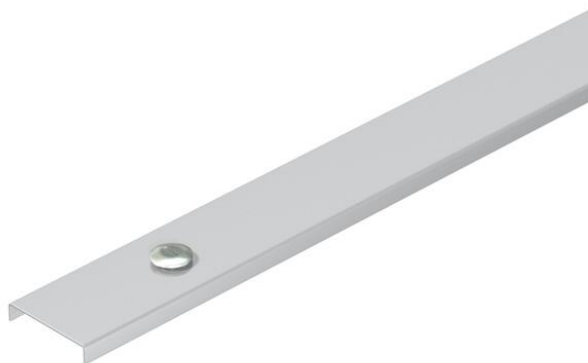

CE

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Артикульный номер  | 6080870                              |
| Тип  | AZDMD 150 A2                         |
| Обозначение 1  | Крышка с вращающ. фиксатором         |
| Обозначение 2  | для мини-канала AZ                   |
| Производитель  | OBO                                  |
| Размер   | 153x3000                             |
| Цвет   | цвета нержавеющей стали              |
| Материал   | Нержавеющая сталь 1.4301 (304)       |
| Поверхность  | без обработки, дообработанный        |
| Стандарт поверхности                                       |                                      |
| Минимальная единица продажи                                | 3                                    |
| Единица расхода  | Метр                                 |
| Масса  | 139,2 кг                             |
| Единица веса   | кг/100 м                             |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 7,5042 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр |


# Технический паспорт

## Крышка с поворотным фиксатором



Артикульный номер: 6080870

### Размеры

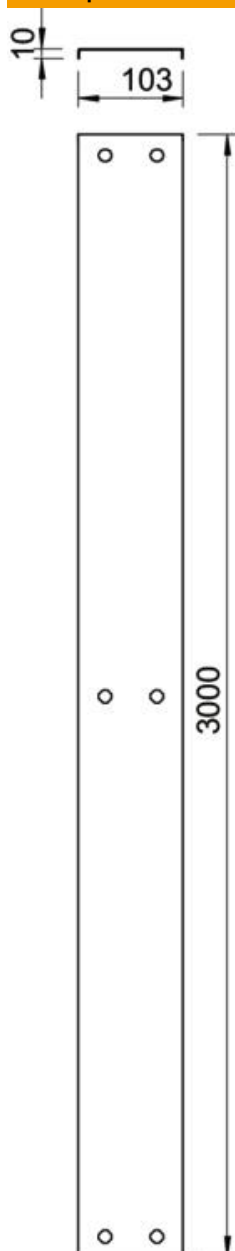

|               |          |
|---------------|----------|
| Длина         | 3 000 мм |
| Ширина        | 153 мм   |
| Высота        | 10 мм    |
| Толщина листа | 1 мм     |
| Размер<br>H   | 10 мм    |

# Технический паспорт

## Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080870



### Технические характеристики

|  |                     |
|--|---------------------|
| Количество шпингалетов                   | 6 Сталь             |
| Вид крепления                            | Поворотный фиксатор |
| Повышение живучести конструкции          | нет                 |
| Подходит для проволочного лотка          | нет                 |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет                 |
| Подходит для кабельного лотка            | да                  |
| Нержавеющая сталь, протравленная         | нет                 |