

Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080860



Крышка с фиксатором для мини-канала AZ.



CE

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер | 6080860 |
| Обозначение 1 | Крышка с вращающ. фиксатором |
| Обозначение 2 | для мини-канала AZ |
| Производитель | OBO |
| Размер | 153x3000 |
| Цвет | цинковый |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 3 |
| Единица расхода | Метр |
| Масса | 137,04 кг |
| Единица веса | кг/100 м |


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080860



Размеры

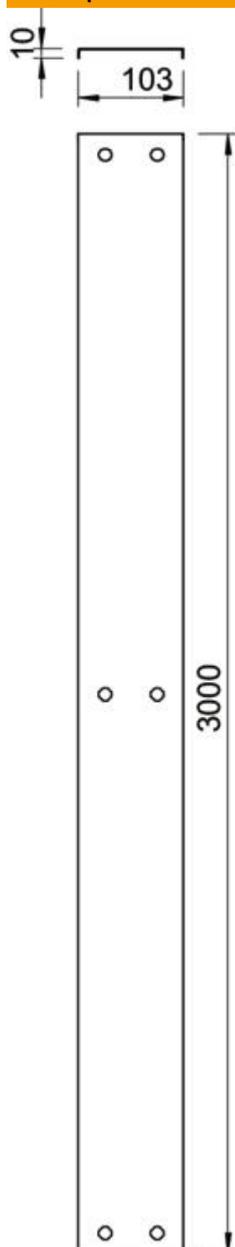

| | |
|---------------|----------|
| Длина | 3 000 мм |
| Ширина | 153 мм |
| Высота | 10 мм |
| Толщина листа | 1 мм |
| Размер Н | 10 мм |

Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080860



Технические характеристики

| | |
|--|---------------------|
| Количество шпингалетов | 6 Сталь |
| Вид крепления | Поворотный фиксатор |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Подходит для проволочного лотка | нет |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет |
| Подходит для кабельного лотка | да |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |