


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080885



Крышка с фиксатором для мини-канала AZ.

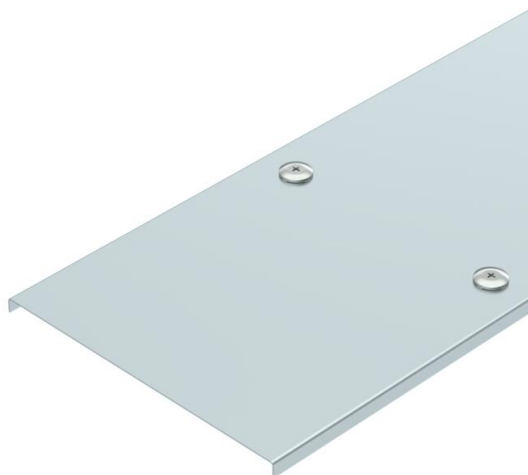

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6080885
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	для мини-канала AZ
Производитель	OBO
Размер	203x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	172,33 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080885



Размеры

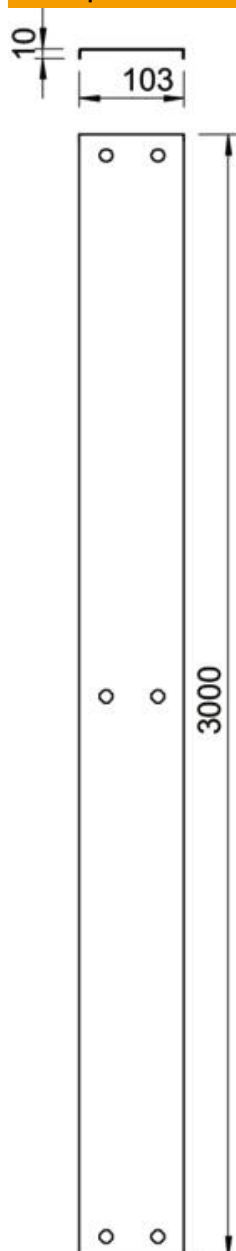

Длина	3 000 мм
Ширина	203 мм
Высота	10 мм
Толщина листа	1 мм
Размер H	10 мм

Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080885



Технические характеристики

Количество шпингалетов	6 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет