

# Технический паспорт

## Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080197



Крышка с фиксатором для мини-канала AZ.



CE

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6080197
Тип	AZDMD 50 A2
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	для мини-канала AZ
Производитель	OBO
Размер	53x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	44,033 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	2,5822 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр


# Технический паспорт

## Крышка с поворотным фиксатором



Артикульный номер: 6080197

### Размеры

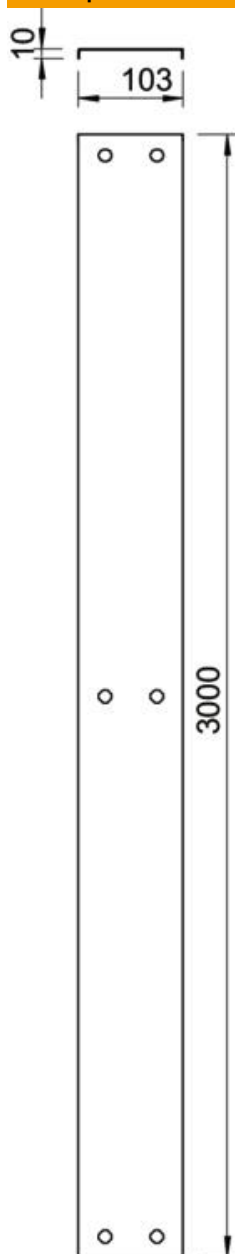

Длина	3 000 мм
Ширина	53 мм
Высота	10 мм
Толщина листа	1 мм
Размер	10 мм
Н	

# Технический паспорт

## Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080197



### Технические характеристики

Количество шпингалетов	3 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет