


# Технический паспорт

## Балочный зажим

Артикульный номер: 1483999



Адаптер балочного зажима. Крепление для балочных зажимов ВСС для фланцев толщиной 2–4 мм.

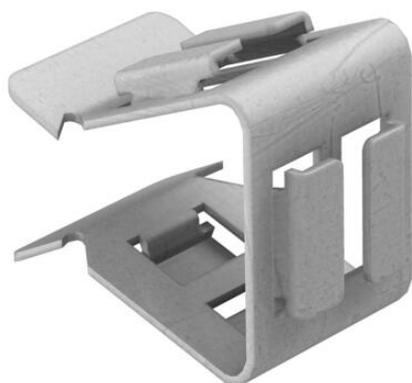

CE

St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

### Исходные данные

Артикульный номер	1483999
Обозначение 1	Приемная пластина
Обозначение 2	для ВСС 2-4
Производитель	OBO
Размер	12-20mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.



# Технический паспорт

Балочный зажим

Артикульный номер: 1483999



## Размеры

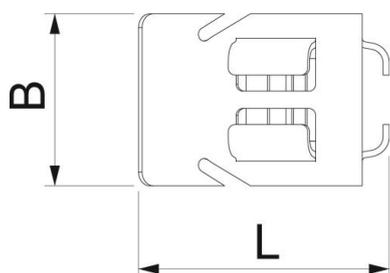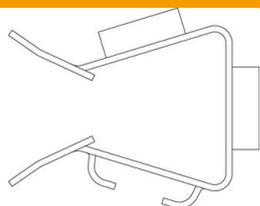

## Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Прочее
Вид крепления	Зажимать
Толщина фланца F макс.	20 мм
Толщина фланца F мин.	12 мм
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет