

Технический паспорт

Балочный зажим с кабельной стяжкой

Артикульный номер: 1483641



Забивной балочный зажим, с кабельными стяжками в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.



St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483641
Тип	BCST 2-4 L240
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с кабельной стяжкой 240 мм
Производитель	OBO
Размер	2-4mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим с кабельной стяжкой

Артикульный номер: 1483641



Размеры

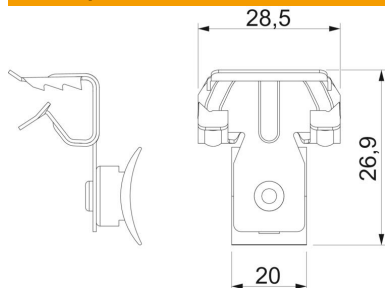

Размер A	7,5 мм
Размер B	28,5 мм
Размер L	26,9 мм

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Труба/кабель
Вид крепления	Зажимать
Разрушающая нагрузка	0,22 кН
Толщина фланца F макс.	4 мм
Толщина фланца F мин.	2 мм
Длина кабельной ленты макс. D	240 мм
70	
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет