

Технический паспорт

Балочный зажим с кабельной стяжкой

Артикульный номер: 1483649



Забивной балочный зажим, с кабельными стяжками в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.



St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483649
Тип	BCST 8-14 L365
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с кабельной стяжкой 365 мм
Производитель	OBO
Размер	8-14mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	2,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим с кабельной стяжкой

Артикульный номер: 1483649



Размеры

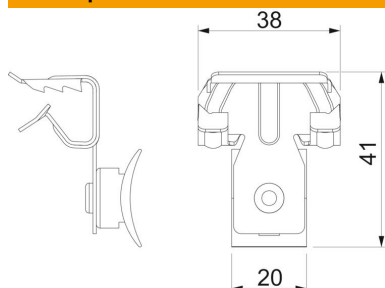

Размер A	7,5 мм
Размер B	38 мм
Размер L	41 мм

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Труба/кабель
Вид крепления	Зажимать
Разрушающая нагрузка	0,22 кН
Толщина фланца F макс.	14 мм
Толщина фланца F мин.	8 мм
Длина кабельной ленты макс. D	365 мм
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет