

# Технический паспорт

## Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483907



Забивной балочный зажим, для кабелей в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.

CE

St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

### Исходные данные

Артикульный номер	1483907
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	для кабеля, 10-11 мм
Производитель	OBO
Размер	2-4mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483907



### Размеры

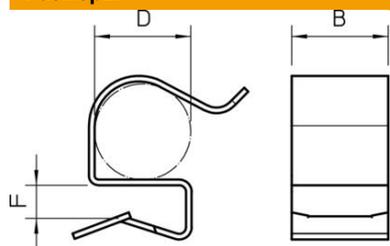

### Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Труба/кабель
Вид крепления	Зажимать
Толщина фланца F макс.	4 мм
Толщина фланца F мин.	2 мм
Диаметр трубы/кабеля макс.	12 мм
Диаметр трубы/кабеля мин.	10 мм
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет