

Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483901



Забивной балочный зажим, для кабелей в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.



St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483901
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	для кабеля, 4,5-5,5 мм
Производитель	OBO
Размер	2-4mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483901



Размеры

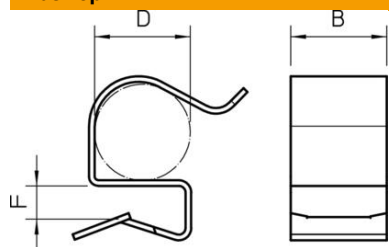

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Труба/кабель
Вид крепления	Зажимать
Толщина фланца F макс.	4 мм
Толщина фланца F мин.	2 мм
Диаметр трубы/кабеля макс.	5 мм
Диаметр трубы/кабеля мин.	4 мм
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет